


ビーム型ロードセル

定格容量: 227~9,074 kgf

LCJA



- ✓ IP67 環境評価
- ✓ 耐食性
- ✓ 校正証明書付属
- ✓ 0.25%変換
- ✓ 簡単なセットアップ
- ✓ 正確なフルスケール出力

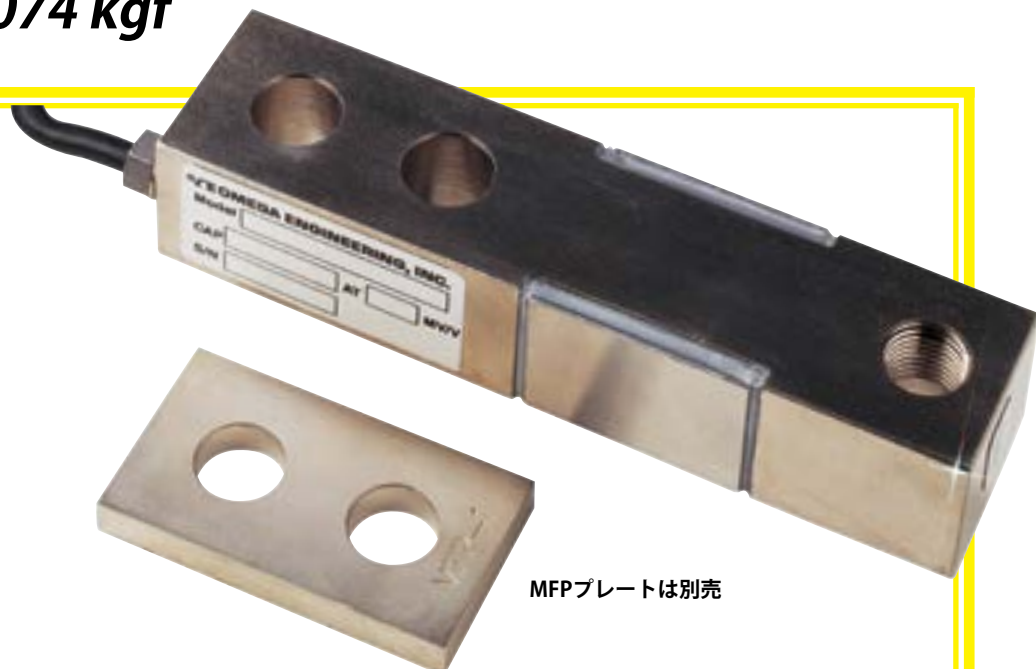

MFPプレートは別売

仕様

出力: 3 mV/V ± 0.0075 mV/V (実際の出力)

励起: 10 Vdc (最小15 Vdc)

精度: $\pm 0.037\%$ FS

非直線性: $\pm 0.03\%$ FS

ヒステリシス: $\pm 0.02\%$ FS

再現性: $\pm 0.01\%$ FS

ゼロバランス: $\pm 1\%$ FS

クリープイン: $\pm 0.03\%$ FS

使用環境温度: $-18\sim 66^{\circ}\text{C}$

補償温度: $-18\sim 66^{\circ}\text{C}$

温度影響: ゼロ - 0.0015% FS/ $^{\circ}\text{F}$ スパン - 0.0008% RDG/ $^{\circ}\text{F}$

最大過負荷: 200% FS


サイド負荷遮断: 500:1

ブリッジ抵抗: 標準 350 Ω

フルスケール偏向: $0.015^{\circ}\sim 0.025^{\circ}$

材質: ニッケルメッキ鋼

ケーブル: 長さ610 cm (4導体シールド、22 AWGワイヤ)

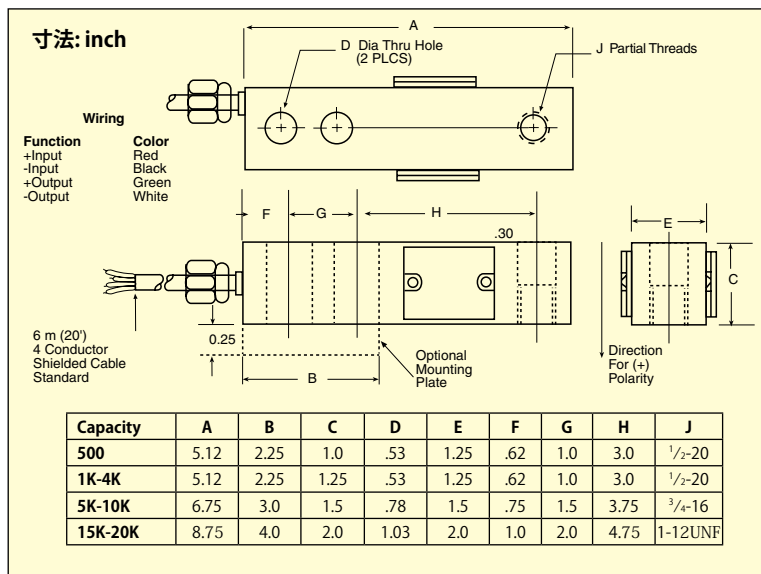

ご注文

| 型番 | 定格容量 (kgf) | FS 偏向 | WT LB | ロードボタン | ロッドエンド | プレート |
|-----------|------------|--------|-------|---------|----------|-------|
| LCJA-500 | 226 | 0.013" | 4 | LBJ-012 | REC-012M | MFP-1 |
| LCJA-1K | 453 | 0.013" | 4 | LBJ-012 | REC-012M | MFP-1 |
| LCJA-2K | 907 | 0.015" | 4 | LBJ-012 | REC-012M | MFP-1 |
| LCJA-2.5K | 1,134 | 0.015" | 4 | LBJ-012 | REC-012M | MFP-1 |
| LCJA-4K | 1,814 | 0.025" | 4 | LBJ-012 | REC-012M | MFP-1 |
| LCJA-5K | 2,267 | 0.025" | 3.5 | LBJ-034 | REC-034M | MFP-2 |
| LCJA-10K | 4,536 | 0.035" | 3.5 | LBJ-034 | REC-034M | MFP-2 |
| LCJA-15K | 6,804 | 0.035" | 9 | LBJ-100 | REC-100M | MFP-3 |
| LCJA-20K | 9,072 | 0.035" | 9 | LBJ-100 | REC-100M | MFP-3 |