
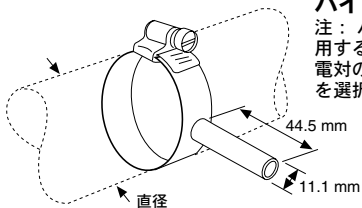


ローコスト バイヨネット型 ステンレスフレキシブル チューブ付熱電対

- タイプ T 熱電対以外の 480°C までのサービス温度
- さまざまなタイプ 取り付け調整が利用可能です
- 304 ステンレススチールの構造
- フレキシブルな 7 mm ステンレススチールケーブル [標準長さ 1.5 m (60")]
- ガラス編組被覆絶縁体 20 ゲージ ソリッド熱電対ワイヤ
- 他絶縁体被覆線もオプションとして選択可能
- 接地型温接点

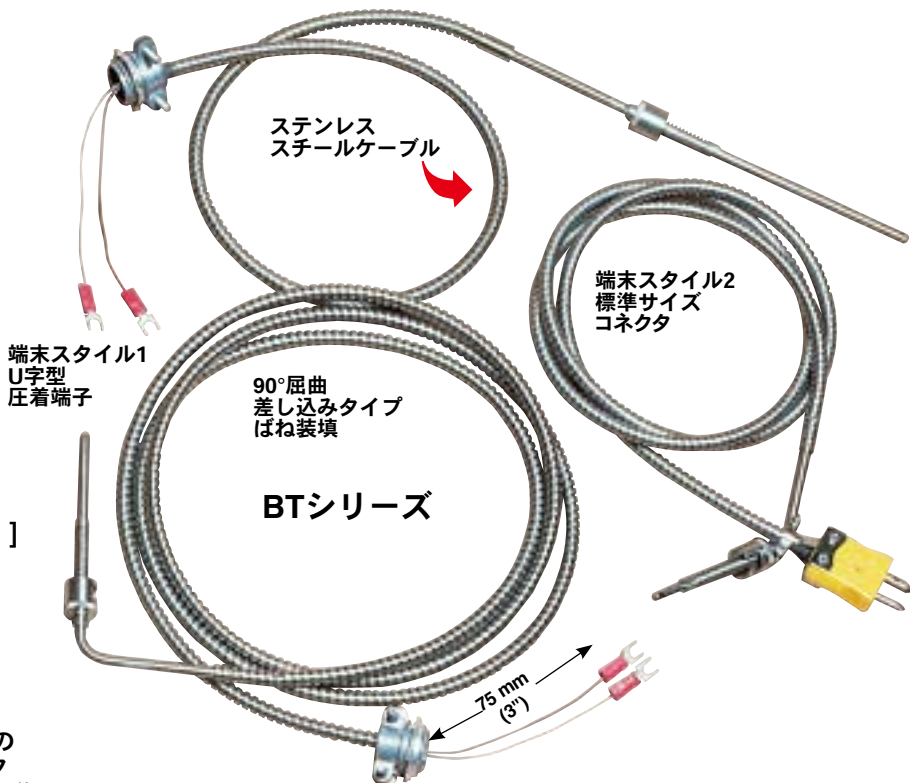

差し込みタイプ熱電対の
パイプクランプアダプタ
注：パイプクランプアダプタと使用するすべての差し込みタイプ熱電対の、直径57 mm "A" 熱電対を選択します。

穴を開けずパイプの温度を測定可能
簡単に設置および取り外しできます。

型番 ANSIカラーコード	パイプ用 外径 (in)	材質： ステンレス スチール
BTC-1	1/2 ~ 3/8	
BTC-2	7/8 ~ 1 1/2	
BTC-3	1 5/16 ~ 2 1/4	
BTC-4	2 1/4 ~ 3 5/16	
BTC-5	3 5/16 ~ 4 1/4	
BTC-6	4 5/16 ~ 5 1/4	

標準的な押出機 プローブ差し込みタイプ


ご注文：価格と詳細について ajp.omega.com/bt-000_bt-090 をご覧ください

寸法	タイプ	末端 スタイル	型番 ANSIカラーコード	
<p>A = 57.2 mm (2 1/4") または 89 mm (3 1/2") B = 1.5 m (60")</p>	J	1	BT-000-J-□-60-1	
	J	2	BT-000-J-□-60-2	
	K	1	BT-000-K-□-60-1	
	K	2	BT-000-K-□-60-2	
	T	1	BT-000-T-□-60-1	
	T	2	BT-000-T-□-60-2	
<p>90°屈曲 A = 57.2 mm (2.25") または 89 mm (3.50") B = 1.5 m (60")</p>	J	1	BT-090-J-□-60-1	
	J	2	BT-090-J-□-60-2	
	K	1	BT-090-K-□-60-1	
	K	2	BT-090-K-□-60-2	
	T	1	BT-090-T-□-60-1	
	T	2	BT-090-T-□-60-2	
<p>A = 57.2 mm (2.25") または 89 mm (3.50") B = 1.5 m (60")</p>	E	1	BT-000-E-□-60-1	
	E	2	BT-000-E-□-60-2	
	<p>90°屈曲 A = 57.2 mm (2.25") または 89 mm (3.50") B = 1.5 m (60")</p>	E	1	BT-090-E-□-60-1
		E	2	BT-090-E-□-60-2

型番の□には A 寸法 (2 1/4) または (3 1/2) を選択してください。1 インチごとに追加コストがプラスされます。"B" の標準長さは 60 インチです。それ以上の長さは 1 インチごとに追加費用がかかります。非接地型温接点の場合は型番末尾に "-UNGROUND" を追加してください。


注文例：BT-090-K-2 1/4-60-2 は、90°の屈曲差し込みプローブ、タイプ K、直径 2 1/4、60" 外装ケーブル、OSTW 熱電対コネクタ

差し込みタイプ熱電対のアダプタ

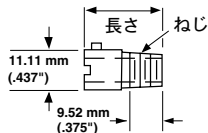

型番 ANSIカラーコード	長さ (in)	ネジ サイズ
BTA-1	3/8	1/8-27 NPT
BTA-2	3/8	3/8-24
BTA-3	1	1/8-27 NPT
BTA-4	1	3/8-24
BTA-5	2 1/2	1/8-27 NPT
BTA-6	2 1/2	3/8-24

スプリング付差し込みタイプ熱電対の穴深さ「C」

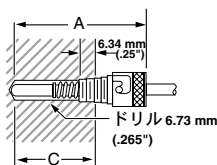

穴の深さ "C" mm (in)	プローブ長 "A" (in)		
	7/8" アダプタ	1 1/8" アダプタ	2 1/8" アダプタ
6 ~ 13 (1/4 ~ 1/2)	1	2	3
13 ~ 25 (1/2 ~ 1)	2	2 1/2	3 1/2
25 ~ 38 (1 ~ 1 1/2)	2 1/2	3	4
38 ~ 50 (1 1/2 ~ 2)	3	3 1/2	4 1/2
50 ~ 64 (2 ~ 2 1/2)	3 1/2	4	5
64 ~ 76 (2 1/2 ~ 3)	4	4 1/2	5 1/2
76 ~ 89 (3 ~ 3 1/2)	4 1/2	5	6
89 ~ 102 (3 1/2 ~ 4)	5	5 1/2	6 1/2
102 ~ 114 (4 ~ 4 1/2)	5 1/2	6	7
114 ~ 127 (4 1/2 ~ 5)	6	6 1/2	7 1/2

穴深さ「C」が上記リストより長い場合はカスタマーサービスまでお問い合わせください

割引率一覧表	
1 ~ 24本0%
100 ~ 249本10%
25 ~ 99本7%
250 または それ以上	..要問合せ