 


BX 銅/銅 ANSIタイプBX



ANSIカラーコードが記載されています。
IECカラーコードのご注文は jp.omega.com をご覧ください

白金6%含有ロジウム (-)/白金30%含有ロジウム (+)
熱電対向け補償導線 ANSIカラーコード：+線：灰、-線：赤、外被覆：灰

価格と詳細については jp.omega.com/exgg_bx_wire をご覧ください

絶縁タイプ	AWG	型番	ワイヤタイプ	絶縁体		最高温度* °C	サイズ : mm	重量 kg/300 m
				導体	全体			
ガラス	20	EXGG-B-20	単線	ガラス	ガラス	100	1.5 x 2.4	4
PFA	26	EXTT-B-26S	7 x 34	PFA	PFA	100	1.1 x 1.7	4
ポリビニール	24	EXPP-B-24	単線	ポリビニール	ポリビニール	100	1.9 x 3.1	2
	24	EXPP-B-24S	7 x 32	ポリビニール	ポリビニール	100	2.2 x 3.4	5
FEP	26	EXFF-B-26S	7 x 34	FEP	FEP	100	1.1 x 1.7	2

* 最高温度は、ワイヤまたは絶縁体向けの、どちらか低い方の値です。スプールおよびワイヤの重量、次に重い kg に四捨五入されます (梱包素材は含みません)。

注文例：EXGG-B-20-25、25 フィート / 巻 (タイプ J、20 ゲージ、ガラス絶縁体。) 1 フィート = 約 30cm

CX W5%Re/ W26%Re タイプCX



W5%Re/W26%Re 熱電対の補償導線
カラーコード：EXGGワイヤ、+線：白/赤トレース向け、外被覆：白/赤トレース
EXXワイヤ、+線：白、-線：白/赤トレース、外被覆：白/赤トレース

絶縁タイプ	AWG	型番	ワイヤタイプ	絶縁体		最高温度* °C	サイズ : mm	重量 kg/300 m
				導体	全体			
ネクステルセラミック*	24	EXXC-C-24	単線	セラミック	セラミック	260	2.9 x 4.4	5
	24	EXXT-C-24	単線	セラミック	セラミック	260	2.2 x 3.4	5
	24	EXXL-C-24	単線	セラミック	セラミック	260	2.0 x 3.0	5
ガラス	24	EXGG-C-24	単線	ガラス	ガラス	260	1.3 x 2.0	3
PFA	24	EXTT-C-24	単線	PFA	PFA	260	1.4 x 2.3	3


注：茶色 PFA ジャケット、+線白色 PFA、-線赤色 PFA

注：XC は標準的な編組です。XT はタイト編組です。XL は軽量編組です。この3つのタイプの編組は、製造に使用される Nextel の総量にのみ影響します。

* 最高温度は、ワイヤまたは絶縁体の、どちらか低い方の値です。スプールやワイヤの重量は、次に高い kg に四捨五入されます (梱包素材は含まれません)。ジャケットおよび導体のカラートレーサーがあります。

注文例：EXGG-C-24-25、25 フィート / 巻 (タイプ CX、24 ゲージ、ガラス絶縁体。) 1 フィート = 約 30cm

サーミスタおよび RTD用リード線

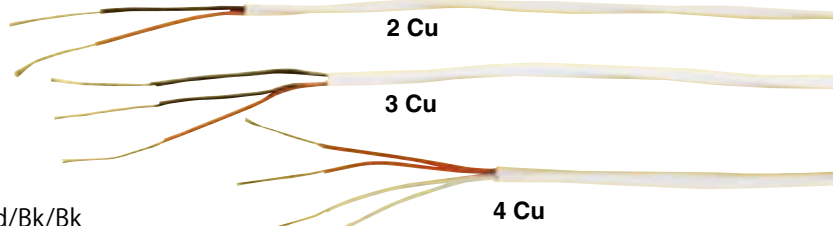

ニッケルメッキの銅ワイヤ ***

カラーコード：2 Cu-Rd/Bk*。3 Cu-Rd/Bk/Bk。4 Cu-Rd/Rd/Bk/Bk

絶縁タイプ	AWG	型番	導体数	ワイヤタイプ	絶縁体		最高温度* °C	サイズ : mm	重量 kg/300 m
					導体	全体			
ガラス	20	EXGG-2CU-20	2	単線	ガラス	ガラス	482	1.5 x 2.4	4
	26	EXGG-2CU-26S	2	7 x 34	ガラス	ガラス	482	1.5 x 1.3	2
	26	EXGG-3CU-26S	3	7 x 34	ガラス	ガラス	482	1.5 x 1.6	3
	26	EXGG-4CU-26S	4	7 x 34	ガラス	ガラス	482	1.5 x 1.7	4
Neoflon PFA	26	EXTT-2CU-26S	2	7 x 34	PFA	PFA	260	1.1 x 1.7	2
	26	EXTT-3CU-26S	3	7 x 34	PFA	PFA	260	1.8 Ø	4
	26	EXTT-4CU-26S	4	7 x 34	PFA	PFA	260	2.1 Ø	4
ポリビニール	24	EXPP-2CU-24S	2	7 x 32	ポリビニール	ポリビニール	105	2.1 x 3.4	5
	24	EXPP-3CU-24S	3	7 x 32	ポリビニール	ポリビニール	105	4.22 Ø	6

* 最高温度は、ワイヤまたは絶縁体向けの、どちらか低い方の値です。スプールおよびワイヤの重量、次に重い kg に四捨五入されます (梱包素材は含みません)。

*** 溶接が可能。

※赤 / 灰色も可能です。

注文例：EXTT-3CU-26S-25、25 フィート / 巻 (タイプ J、24 ゲージ、捩りポリビニール絶縁体。) 1 フィート = 約 30cm

Ø = 直径