

コネクタ付属品


セラミック用および3ピンコネクタ用

ケーブルクランプ

ご注文：価格と詳細については
jp.omega.com/hightemp_stdn_con_acc
 をご覧ください

型番	適用コネクタ
PCLM-NHX	NHX、UHX、NHXH、UHXH
PCLM	NOX、UOX、OTP
PCLM-NMP	NMP
PCLM-MTP	MTP

注文例：PCLM-NHX、NHX、UHX、NHXH、
 UHXHコネクタ向けケーブルクランプ

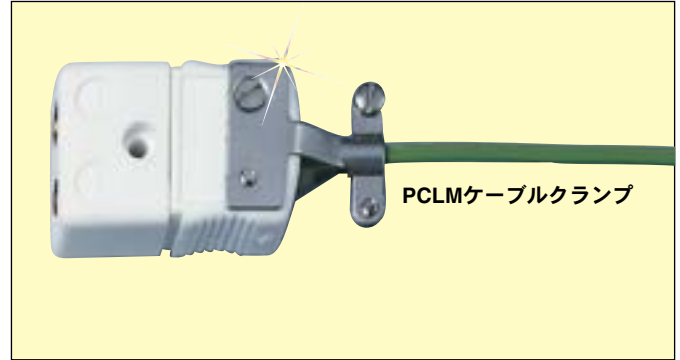

パネル取り付けブラケット

型番	適用コネクタ	“A”寸法- 間隔 ネジ間		ネジ サイズ
		(mm)	(in)	
HACL	NHX、UHX、 NHXH、UHXH	34.9	1 $\frac{3}{8}$	6-32
XACL	NOX、UOX	34.9	1 $\frac{3}{8}$	6-32
SHACL	SHX、USHX	27.8	1 $\frac{3}{32}$	6-32
MTACL	MTP	29.6	1 $\frac{11}{64}$	3-48

注文例：HACL、NHX、UHX、NHXH、UHXHコネクタ向けパネル
 取り付けブラケット



安全クリップ (1袋10コ入り)

型番	適用コネクタ
HTCL	NHX、UHX、NHXH、UHXH

注文例：1パッケージHTCL、NHX、UHX、
 NHXH、UHXHコネクタ向け安全クリップ



チューブクランプ

型番	適用コネクタ
X-BRLK-(*)-NHX	NHX、UHX、NHXH、UHXH
X-BRLK-(*)	NOX、UOX

*挿入プローブの寸法：1/16" = "116"、1/8" = "18"、3/16" = "316"、
 または1/4" = "14"
 注文例：X-BRLK-316、NOX、UOX、OTPコネクタ向け3/16"



割引率一覧表

1-10	0%
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000以上	25%