


高温用ガラス被覆 ヒータフックアップワイヤ

HTGG



- ✓ 温度定格250°C
- ✓ UL、CSA 認証
- ✓ 1本の撚り線、
"A"ニッケル導線
- ✓ 熱処理ガラス編組み外装付
のガラス絶縁
- ✓ ガス放出が問題となり得る用
途に理想的
- ✓ 熱処理ガラス編み組

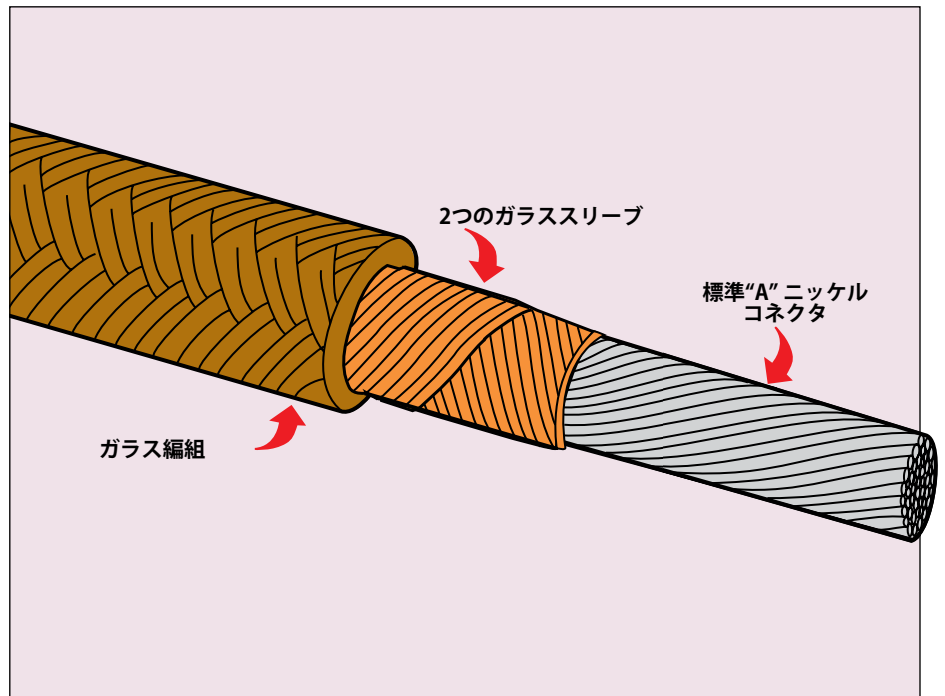

HHTGG高温用ヒータ線は、ガス放出が問題となる、250°C用途のカートリッジ、バンド、ストリップヒータ向けに特別に設計されています。この製品は、より高温の用途でも一般的に使用されています。

ご注文

AWG	型番	標準	V	標準 OD mm	kg/300 m
22	HTGG-1NI-322S/C	7 x 30	300	2.2	3.4
20	HTGG-1NI-320S/C	10 x 30	300	2.4	4.1
18	HTGG-1NI-318S/C	16 x 30	300	2.6	5.2
16	HTGG-1NI-316S/C	26 x 30	300	2.8	7.0
14	HTGG-1NI-314S/C	41 x 30	300	3.2	11.8
12	HTGG-1NI-312S/C	65 x 30	300	3.7	16.3
10	HTGG-1NI-310S/C	105 x 30	300	4.6	23.4

標準カラー: オフホワイト