


# 超高温マイカガラス被覆 ヒータフックアップワイヤ

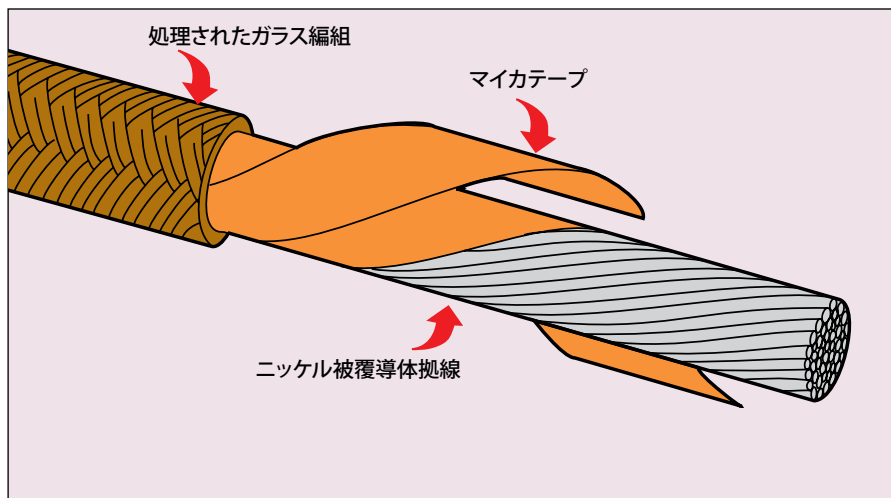

- ✓ 温度定格 450°C
- ✓ CSA認証、NRTL、UL 規格
- ✓ 27%ニッケルめっき銅撚り線
- ✓ 熱処理ガラス編組み外装付のマイカテープ絶縁

HTMG高温用ヒータ線は、家庭用や産業用加熱製品向けに設計されています。例えば、商用フードサービス機器、ヒータ、熱処理炉、キルン、ヒータエレメント、その他の用途(最高450°C)に使用できます。

## ご注文

AWG	型番	標準	V	標準 OD mm	kg/300 m
22	HTMG-1CU-322S/C	7 x 30	300	2.0	2.5
22	HTMG-1CU-622S/C		600	2.6	3.2
20	HTMG-1CU-320S/C	10 x 30	300	2.1	3.2
20	HTMG-1CU-620S/C		600	2.8	4.1
18	HTMG-1CU-318S/C	16 x 30	300	2.4	4.3
18	HTMG-1CU-618S/C		600	3.0	5.2
16	HTMG-1CU-316S/C	26 x 30	300	2.7	5.9
16	HTMG-1CU-616S/C		600	3.3	6.8
14	HTMG-1CU-314S/C	41 x 30	300	3.0	8.4
14	HTMG-1CU-614S/C		600	3.7	9.5
12	HTMG-1CU-312S/C	65 x 30	300	3.5	12.2
12	HTMG-1CU-612S/C		600	4.1	13.4
10	HTMG-1CU-310S/C	105 x 30	300	5.1	21.1
10	HTMG-1CU-610S/C		600	5.7	22.9
8	HTMG-1CU-308S/C	133 x 29	300	6.0	31.8
8	HTMG-1CU-608S/C		600	6.1	34.2

標準カラー: オフホワイト