


シリコンラバー絶縁高温用 ヒータフックアップワイヤ

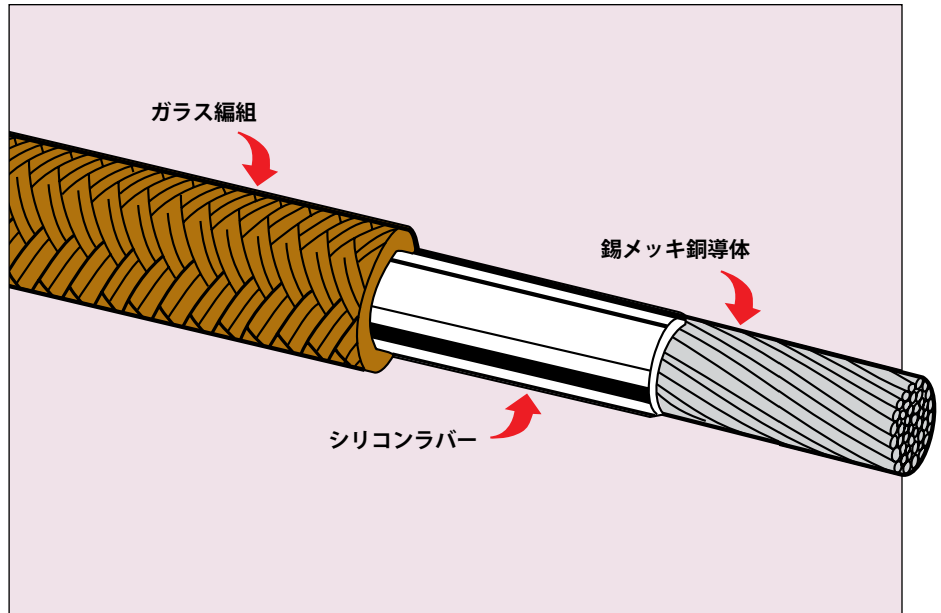

- ✓ 温度定格200°C
- ✓ UL & CSA 認証*
- ✓ 熱処理ガラス編組み外装付のシリコンラバー絶縁部
- ✓ 1本のニッケルめっきまたは錫引き銅撚導線

編み組付きのシリコンラバー絶縁部を備える高温用リードワイヤは、家電品や照明固定具で露出されるリード線としての使用に適しています。また、HTRGシリーズワイヤは、コンロとバックパネル、スチームアイロン、トースタ、オーブン、ガス乾燥機、キルン、引込型照明固定具などに利用できます(最大200°C)

ご注文

線径 AWG	型番	タイプ	V	mm	標準OD kg/300 m	カラー
18	HTRG-1CU-618SW	7 x 26	600	3.2	5.7	白
18	HTRG-1CU-618SBK	7 x 26	600	3.2	5.7	黒
16	HTRG-1CU-616SW	7 x 24	600	3.4	7.5	白
16	HTRG-1CU-616SBK	7 x 24	600	3.4	7.5	黒
14	HTRG-1CU-614SW	7 x 22	600	3.8	10.0	白
14	HTRG-1CU-614SBK	7 x 22	600	3.8	10.0	黒
12	HTRG-1CU-612SW	19 x 25	600	4.2	14.3	白
12	HTRG-1CU-612SBK	19 x 25	600	4.2	14.3	黒
10	HTRG-1CU-610SW	19 x 23	600	5.6	23.1	白
10	HTRG-1CU-610SBK	19 x 23	600	5.6	23.1	黒

標準導線: AWG 22-20: ニッケルメッキ銅またはAWG 18-8: 錫メッキ銅。
標準色: 白または黒。他の色はカスタマーサービスにお問い合わせください。
*HTRGはUL規格とCSA認定を受けています。