

M12 ケーブル抵抗体用 (RTD)

現場取り付け可能コネクタ

現場対応と特殊用途


- ストレートと直角 M12 現場
取り付け可能コネクタセンサ端末
- 2つのケーブル絶縁体入手可能
- 4線式の構造、現場再配線可能
- オプションのステンレス鋼編組と
BX ホースオプション
- 機器で使用可能なさまざまな接続方法



代表的なM12CFMケーブル構成

M12CFM-P24STPC-RFSR-MINIDIN-3

メータ単位での長さ

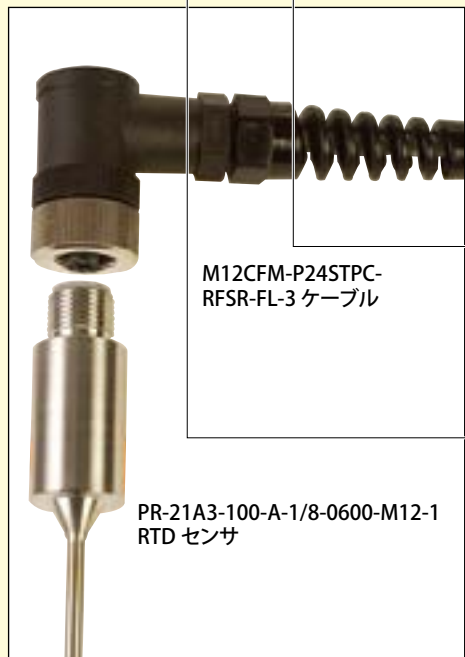

型番オプションのキー

バックエンドコネクタオプション (機器取り付け)	
MTPM	MTP 3ピン小型プラグコネクタ
MTPF	MTP 3ピン小型ソケットコネクタ
OTPM	OTP 3ピンプラグコネクタ
OTPF	OTP 3ピンソケットコネクタ
TA3FM	3ピンオーディオプラグコネクタ
TA3FF	3ピンオーディオソケットコネクタ
TA4FM	4ピンオーディオプラグコネクタ
TA4FF	4ピンオーディオソケットコネクタ
MINIDIN	4ピン小型DINプラグコネクタ
SFSR	M12ストレートソケットコネクタ、張力緩和装置付
SMSR	M12ストレートプラグコネクタ、張力緩和装置付
RFSR	M12直角ソケットコネクタ、張力緩和装置付
RMSR	M12直角プラグコネクタ、張力緩和装置付
FL	150 mm (6") フライングリード (最小)
フロントエンドコネクタオプション (センサ取り付け)	
SFSR	M12ストレートソケットコネクタ、張力緩和装置付
SMSR	M12ストレートプラグコネクタ、張力緩和装置付
RFSR	M12直角ソケットコネクタ、張力緩和装置付
RMSR	M12直角プラグコネクタ、張力緩和装置付
ケーブルオプション	
T24SSPC	24 AWGより線SPC、PFA絶縁および被覆
P24STPC	24 AWGより線TPC、PVC絶縁および被覆

注：製品のカスタマイズ、品番の組み合わせ方で不明な場合は、カスタマーサービスにご相談ください。



M12CFM-P24STPC-RFSR-MINIDIN-3
ケーブルアッセンブリ



M12直角ソケットコネクタ
張力緩和装置付



 M12コネクタ センサ側	ケーブル配線					
	M12 コネクタ ピン番号	色	TA3	TA4	小型 DIN	MTP/ OTP
1	茶	1	1	1	+	
2	白	2	2	2	-	
3	青	3	3	3	G	
4	黒	N/C	4	4	N/C	

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/m12cfm-rtd をご覧ください				
型番	ケーブル	センサ コネクタ	端子	長さ m
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3	PFA絶縁体および被覆、 24 AWGより線銀メッキ銅	M12ストレート ソケット	150 mm フライングリード	3
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5				5
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-10				10
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-15				15
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20				20
M12CFM-P24STPC-SRSR-FL-3	PVC絶縁および被覆、 24 AWGより線 すずメッキ銅	M12直角 角度付ソケット	150 mm フライングリード	3
M12CFM-P24STPC-SRSR-FL-5				5
M12CFM-P24STPC-SRSR-FL-10				10
M12CFM-P24STPC-SRSR-FL-15				15
M12CFM-P24STPC-SRSR-FL-20				20

注：製品のカスタマイズ、品番の組み合わせ方でご不明な場合は、カスタマーサービスにご相談ください。