

M8/M12 コネクタ


既存のセンサとケーブルに接続可

M8/M12シリーズ

- M8 または M12 接続で機器への接続に便利
- 直角またはストレート接続として選択可能
- 防水等級 :IP67
- コネクタのピンとソケットは真鍮メッキ



M12コネクタはネジタイプ接続により現場で18 (Ø1) ~ 24AWG (Ø0.5) リード線と4 ~ 6mmケーブル外径の、既存のセンサまたは延長ケーブルに取り付けられます。M8コネクタは24AWGリード線、および4 ~ 6mmケーブル外径のケーブルにはんだ付できます。ストレートまたは直角型の接続スタイルのオス型とメス型コネクタは広範な接続オプションを提供します。

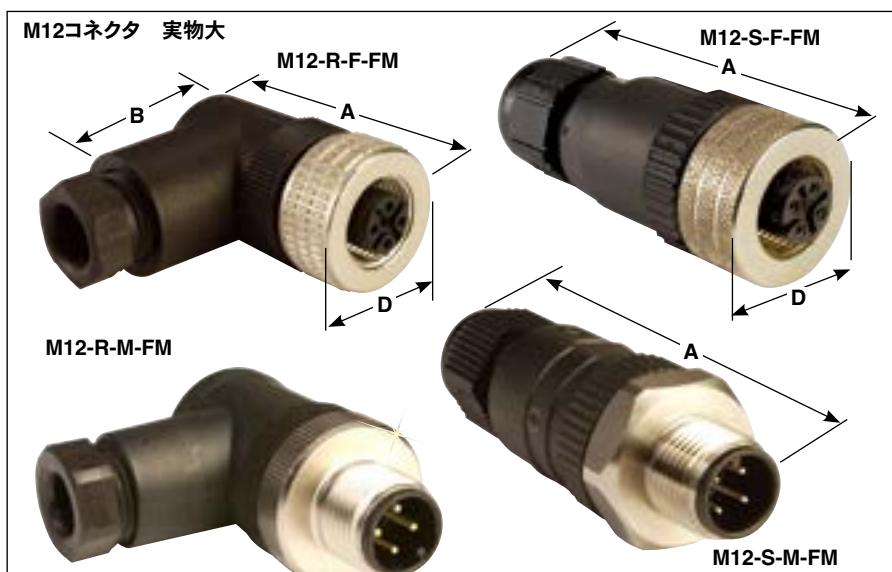

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/m8-m12fm をご覧ください

型番	コネクタサイズ	ピン数	形状	寸法 mm (in)		
				A	B	D
M8-S-F-FM	M8	3	ストレートメス型	37 (1.45)	—	12 (0.46)
M8-S-M-FM	M8	3	ストレートオス型	45 (1.77)	—	12 (0.48)
M8-R-F-FM	M8	3	直角メス型	28 (1.10)	19 (0.73)	12 (0.48)
M8-R-M-FM	M8	3	直角オス型	35 (1.36)	19 (0.73)	12 (0.48)
M12-S-F-FM	M12	4	ストレートメス型	46 (1.81)	—	18 (0.71)
M12-S-M-FM	M12	4	ストレートオス型	52 (2.05)	—	20 (0.79)
M12-R-F-FM	M12	4	直角メス型	35 (1.38)	30 (1.18)	20.2 (0.80)
M12-R-M-FM	M12	4	直角オス型	42 (1.65)	31 (1.22)	20.2 (0.80)