


ジャック付パネル


ANSI/ASTM カラー

ミニチュアメス型コネクタ付

- スナップインアッセンブリ
- ナンバリングシール付
- ほぼすべてのミニチュアオス型コネクタに適合
- 厚さ 2.3 mm のアルミニウムパネル
- 各パネルにダストキャップが付属

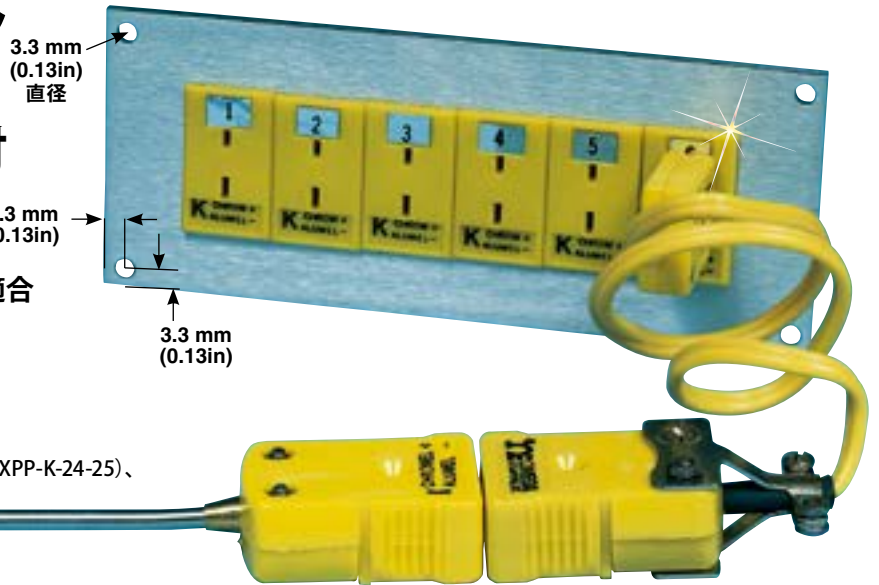

別売 CASS-316U-12 プロープにはケーブルクランプ、ワイヤ (EXPP-K-24-25)、ミニチュアコネクタ (SMPW-K-M) が付属しています。

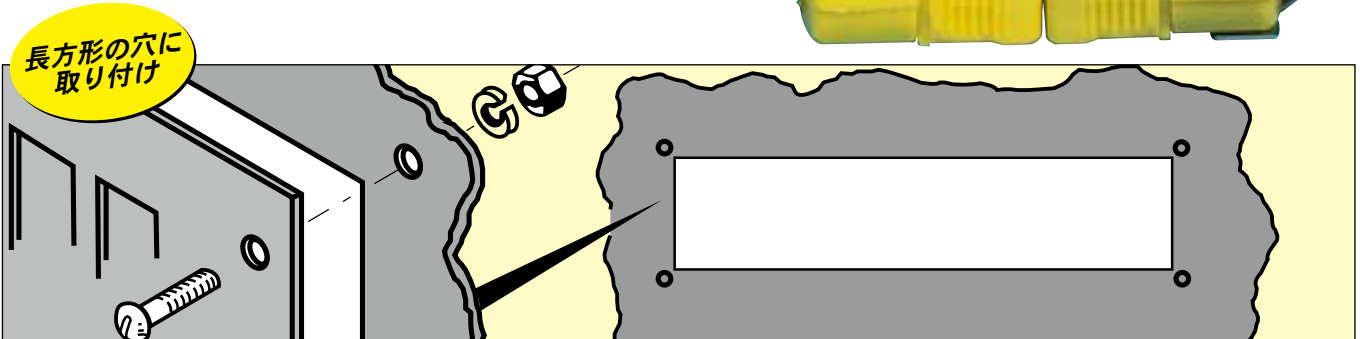

カスタムパネル

OMEGA®ミニチュアジャックパネルはアルミニウムプレートでミニチュアパネルジャックとスナップストリップアッセンブリを使用して製造されています。列数、ジャック総数、熱電対タイプを注文時にご指定ください。価格にはパネルジャックとコネクタを含みます。コネクタは耐衝撃性に優れたプラスチック製です。使用最高温度は205℃です。パネルは厚み2.3mmのアルミニウム製で耐久性と耐食性に優れています。

価格と数量の割引情報

表示されている価格は J、K、T、E、R、S、N、G、C、D、U です。どのタイプのパネルでも、価格は次の一覧表をご覧ください。

- 1列.....パネル + ジャック
- 2列.....パネル + ジャック
- 3列.....パネル + ジャック
- 4列.....パネル + ジャック

ミニチュアパネルジャック、型番MPJ

割引率一覧表

1-10.....	0%
11-24.....	10%
25-49.....	15%
50-99.....	20%
100以上.....	カスタマーサービスに連絡

追加のダストキャップはMPJとMJP共通です。MPJ-CAP-12 (1袋12コ入り)



ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/mjp をご覧ください

コネクタ数	寸法: mm (in)	1列 45 H (1.75)	2列 83 H (3.25)	3列 108 H (4.25)	4列 133 H (5.25)
6	111 mm L (4.38")	MJP1-06-(*)	MJP2-12-(*)	MJP3-18-(*)	MJP4-24-(*)
12	207 mm L (8.13")	MJP1-12-(*)	MJP2-24-(*)	MJP3-36-(*)	MJP4-48-(*)
18	302 mm L (11.88")	MJP1-18-(*)	MJP2-36-(*)	MJP3-54-(*)	MJP4-72-(*)

ダストキャップが付属しています。

注：すべての OMEGA® MJP ジャックパネルは、追加費用なしで組み込まれます。

* J、K、T、E、R、S、N、G、C、E、または U の熱電対タイプを挿入してください。