

サニタリ用温度計

M12 コネクタ付

RTD センサ (測温抵抗体)





プロセス制御、テスト、測定用途

PR-21シリーズ



PR-21B-3-100-A-1/4-0600-M12-1

- 溶接加工を施した 316L ステンレス鋼ハウジング
- 取り付けネジ付 / ネジなしのどちらかを選択できる
(1/4、3/8 および 1/2 NPT 取り付けネジが注文可能)
- クラス A、Pt100 または Pt1000 4 線白金 RTD 素子
(IEC60751 標準)
- 一体型 4 ピン M12 コネクタを使用して簡単に接続
- 高速応答速度
(3.5 秒または未満水中で 63% 応答)
- 1/4" 外径標準、オプションで 1/8" 外径も可能
- MIL-STD-202G 振動テスト済み (204D 方式、
テスト条件 A、10g/10 ~ 500Hz/ 約 150mm)

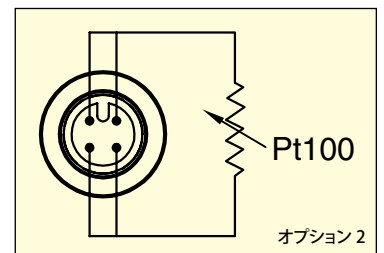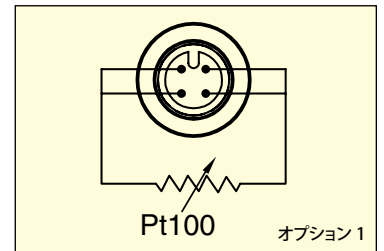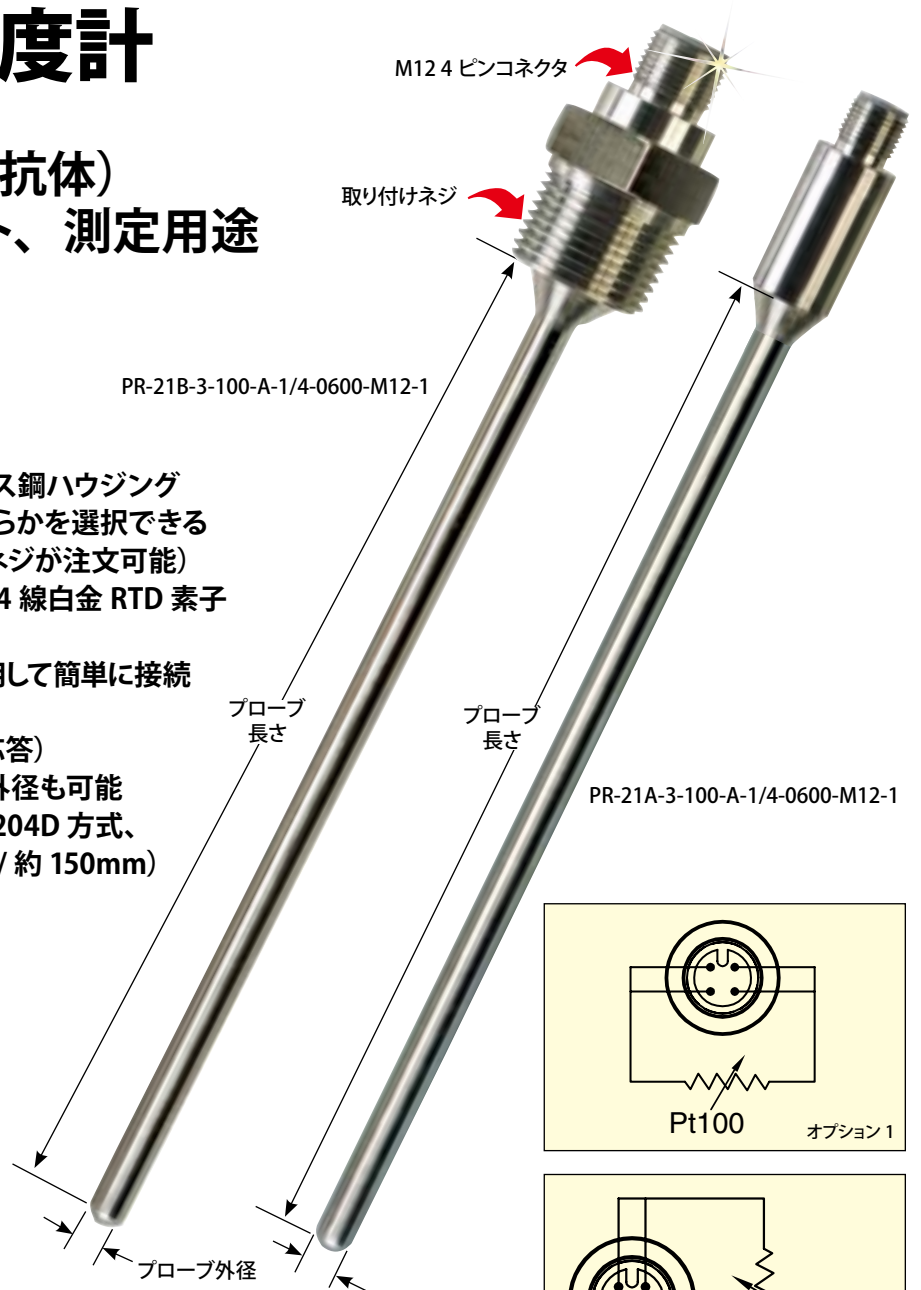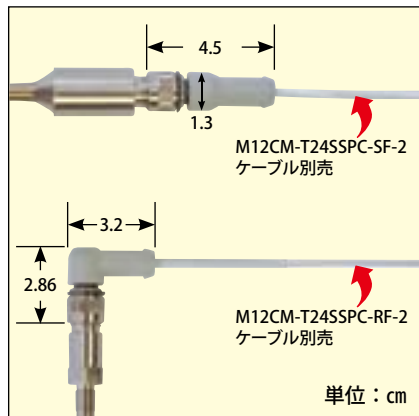

インチ寸法

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/pr-21 をご覧ください

型番	素子	長さ in	取り付けネジ
PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, クラスA	6.00	なし
PR-21B-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, クラスA	6.00	1/2 NPT
PR-21C-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, クラスA	6.00	3/8 NPT
PR-21D-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, クラスA	6.00	1/4 NPT
PR-21A-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, クラスA	6.00	なし
PR-21B-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, クラスA	6.00	1/2 NPT
PR-21C-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, クラスA	6.00	3/8 NPT
PR-21D-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, クラスA	6.00	1/4 NPT

6" 以上の長さの場合は、型番中の "0600" を必要な長さに変更してください。6" 以上の場合のインチあたりの追加費用がかかります。


(例: 9" = 0900, 4 1/2" = 0450)

1/8" プローブ外径の場合は、型番中の "1/4" を "1/8" に変更してください。追加費用はかかりません。

サニタリ用温度計

M12 コネクタ付、RTD センサ (測温抵抗体)




プロセス制御、テスト、測定用途

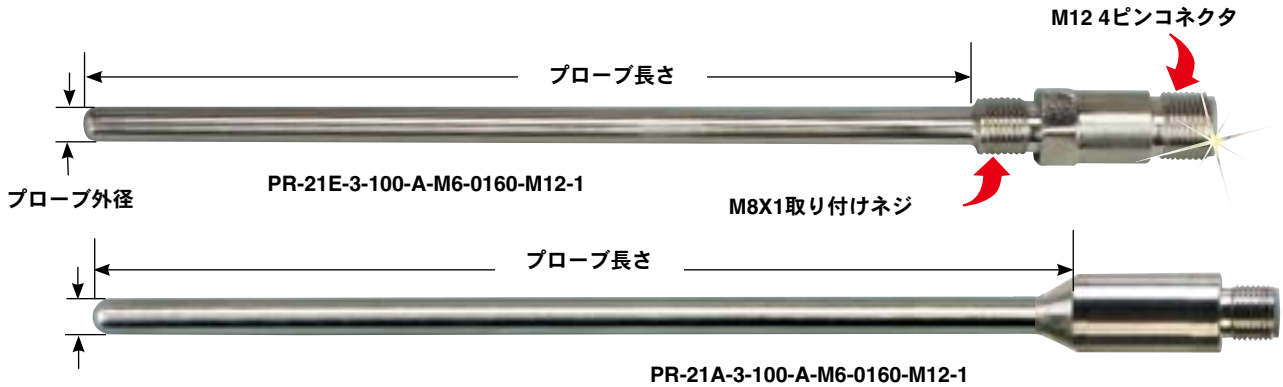

PR-21シリーズ



- 溶接加工を施した 316L ステンレス鋼ハウジング
- 取り付けネジ付 / ネジなしのどちらかを選択できる、M8x1 および M10x1 取り付けネジが注文可能
- クラス A、Pt100 または Pt1000 4 線式白金 RTD 素子 (IEC60751 標準)
- 一体型 4 ピン M12 コネクタを使用して簡単に接続
- 高速応答速度 (3.5 秒または未満水中で 63% 応答)
- 6 mm 外径標準 (3 mm 外径も可能)
- MIL-STD-202G 振動テスト済み (204D 方式、テスト条件 A、10g/10 ~ 500Hz/ 約 150mm)

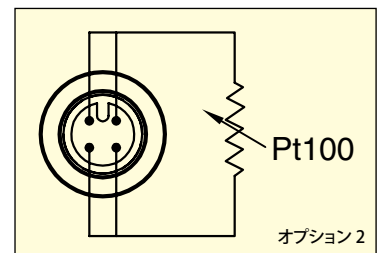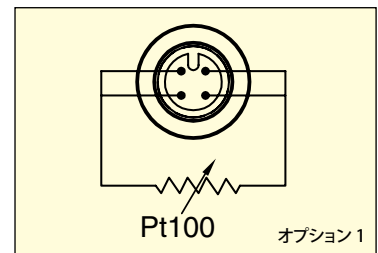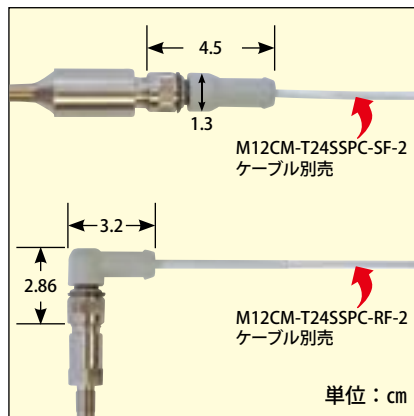

ミリ寸法

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/pr-21 をご覧ください			
型番	素子	長さ mm	取り付けネジ
PR-21A-3-100-A-M6-0160-M12-1	Pt100、クラスA	160	なし
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1	Pt100、クラスA	260	なし
PR-21A-3-100-A-M6-0360-M12-1	Pt100、クラスA	360	なし
PR-21E-3-100-A-M6-0160-M12-1	Pt100、クラスA	160	M8x1
PR-21E-3-100-A-M6-0260-M12-1	Pt100、クラスA	260	M8x1
PR-21E-3-100-A-M6-0360-M12-1	Pt100、クラスA	360	M8x1
PR-21F-3-100-A-M6-0160-M12-1	Pt100、クラスA	160	M10x1
PR-21F-3-100-A-M6-0260-M12-1	Pt100、クラスA	260	M10x1
PR-21F-3-100-A-M6-0360-M12-1	Pt100、クラスA	360	M10x1

1000 Ω、クラス A 素子の場合は、型番中の "100" を "1000" に変更してください。追加費用はかかりません。
 360 mm 以上の長さの場合は、型番中の "0360" を必要な長さ (mm) に変更してください。価格に 25 mm ごとの追加費用がかかります。
 (例：500 mm = 0500、425 mm = 0425)
 3 mm プローブ外径の場合は、型番中の "M6" を "M3" に変更してください。追加費用はかかりません。