

高速応答熱電対 裏面接着タイプ

- ✓ 容易に取り付けられる裏面接着タイプ
- ✓ 0.3秒を上回る応答時間 **SA1シリーズ**
- ✓ 1 m (40") または2 m (80") カラーコードPFA 絶縁リード
- ✓ 定格温度175°C (350°F) (長期)
- ✓ J、K、T、Eタイプが注文可能


品質基準に準拠
NIST LIMITS
IF ERROR (SLE)
JIS EN 60584-2
1等標準クラス1



ご注文： 価格と詳細については jp.omega.com/sa1 をご覧ください。

型番	説明、長さ寸法、終端
SA1-(*)	熱電対、長さ1 m (40")、むき出し端末**
SA1-(*)-72	熱電対、長さ2 m (80")、むき出し端末**
SA1-(*)-120	熱電対、長さ3 m (120")、むき出し端末**
SA1-(*)-SRTC	SA1-(*)、張力緩和成型 SMPオス型コネクター付き


* J、K、TまたはEの熱電対タイプを指定してください。
 ** オス型ストレートM12プラグの場合は、型番末尾に「M12-S-M」を加えてください。追加費用がかかります。
 ** オス型直角M12プラグの場合は、型番末尾に「M12-S-M」を加えてください。追加費用がかかります。
 注文例：SA1-K、1パック5個、裏面接着タイプK熱電対、30 AWG PFA絶縁、長さ1 m (40")。

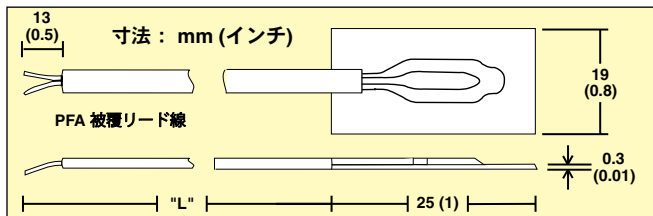

ただいま販売中!
M8/M12
コネクター




**便利な
5パック
単位**

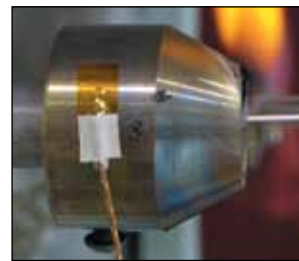

175°C (350°F) の耐熱温度

ミニチュアコネクターおよび スプールキャディ付き

熱電対線を
スプールキャディに
格納できるので
便利

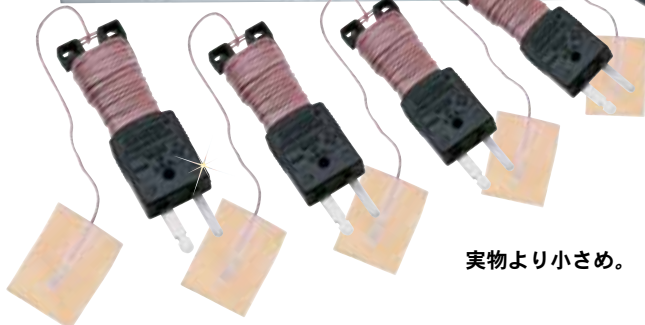

ご注文： 価格と詳細については jp.omega.com/sa1 をご覧ください。

型番	ワイヤー ゲージ	長さ m (インチ)	絶縁体
SA1-J-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-K-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-T-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-E-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-J-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-K-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-T-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-E-72-SC	30	2 (80)	PFA

注：最長の長さは2 m (80")。スプールキャディ付き。
 注文例：SA1-K-SC、1パック5個、裏面接着タイプK熱電対、30 AWG PFA絶縁、長さ1 m (40")。