


コネクタ付属品

ミニチュアサイズコネクタ用

ワイヤキャディ (スプールキャップ/コネクタは別売り)

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/smp-sc_mini_conn_acc をご覧ください


型番	1パック入数	適用コネクタ
SMP-SC	5個セット	SMPW、HMPW
SWHCL	20個セット	SMPW、HMPW

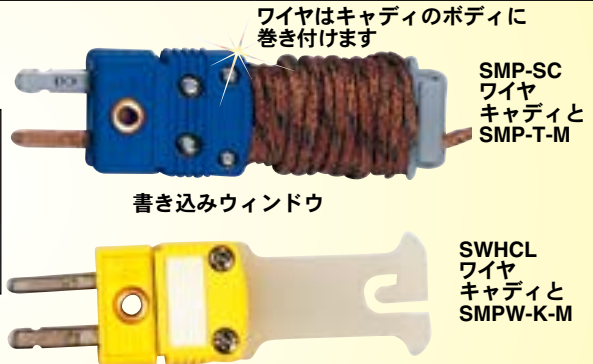

デュアルタイプ用チューブクランプ

型番	適用コネクタ
DX-BRLK-(*)-SMP	SMPW、HMPW

* 挿入プローブ外径：“116”=1.6mm、“18”=3.2mm

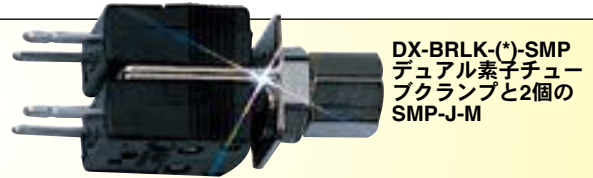

フェライト内蔵ケーブルクランプ

型番	適用コネクタ
PCLM-SMP-FT	SMPW、GMP、HGMP
PCLM-SMP-RSC-FT	HMPW、MTP



ケーブルクランプ

型番	適用コネクタ
PCLM-SMP	SMPW、HMPW
PCLM-NMP	NMP
PCLM-GMP	GMP、HGMP
PCLM-SMP-RSC	SMPW、HMPW (大きいサイズのワイヤ用)
PCLM-SHX	SHX-MF



小型保護チューブ

型番	適用コネクタ
MSRT-116-(*)	SMPW、HMPW、 GMP、HGMP
MSRT-332-(*)	
MSRT-532-10	

* 挿入量：5、10、50、100 個入パッケージから選択してください。中心の数値はチューブの内径を表します：“316”=4.8mm、“332”=2.4mm、“532”=4.0mm



防滴用ゴムカバー

型番	適用コネクタ
MRB	SMPW、HMPW
MRBS	SMPW、HMPW

MRB 最大耐熱温度 93℃ MRBS 最大耐熱温度 230℃



コネクタ付属品

ミニチュアサイズコネクタ用

安全クリップ (1袋10コ入り)

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/smp-sc_mini_conn_acc をご覧ください

型番	適用コネクタ
SMCL	SMPW、GMP、HMPW、HGMP
FMCL	FMP、FMPW、HFMP、HFMPW


安全クリップ SMCL

GMP-Tと表示




パネルマウントブラケット (標準円形ホール)

型番	適用コネクタ	“A” 寸法 (mm)
SMACL	SMPW、GMP、HMPW、HGMP	22.4
MACL	NMP	22.4
SRMACL	SMPW、GMP、HMPW、HGMP	17.0
RMACL	NMP	17.0

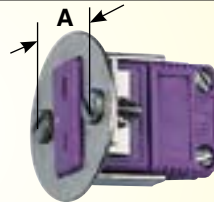


SRMACL円形ホール
パネルマウントブラケット

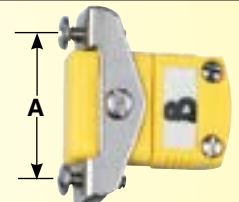

SMACLパネルマウント
ブラケット



ワイヤホールレデューサー - 小さなゲージワイヤ SMPW ミニチュアに使用

型番 20個セット	小径サイズ
RB-SMP-100	2.54 内径
RB-SMP-140	3.55 内径

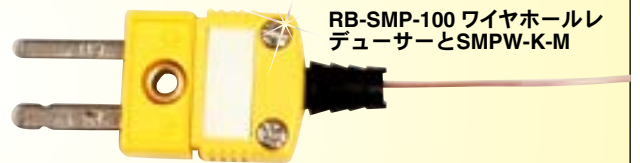

RB-SMP-100 ワイヤホールレ
デューサーとSMPW-K-M

寸法 : mm (in)

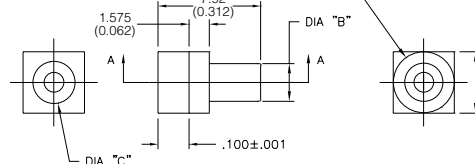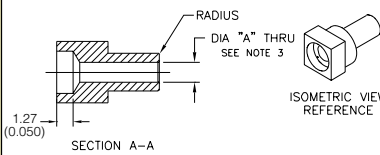

③

.186±0.0020
SQUARE



圧着ブッシング

型番	外径 A-ID mm (in)	外径 B-OD mm (in)	外径 C mm (in)	外径 E mm (in)	互換 コネクタ
(*)B-SMP-CR020(**)	0.56(0.022)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	SHX、NMP、 MTP、GMP、 SMP、SMPW、 FMPW
(*)B-SMP-CR032(**)	0.89 (0.035)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR040(**)	1.09 (0.043)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR1.5MM(**)	1.57 (0.062)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR062(**)	1.65 (0.065)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR093(**)	2.44 (0.096)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	N/A	
(*)B-SMP-CR3.0MM(**)	3.10 (0.122)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	N/A	
(*)B-SMP-CR125(**)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	N/A	

(*) 真鍮の場合は“B”、ステンレススチールの場合“S”を入れてください。
(**) インサートの数量“10”または“100”。“CR”数は互換プローブの外径を表します。
これらのブッシングに使う圧着ツールをご注文の際、型番 BB-SMT-CT を指定してください。

注文例：SB-SMP-CR040-100、外径0.043 プローブ用圧着ステンレススチールブッシング100個パッケージ

クランプグロメットシリコン 長さ0.25"

型番	内径 mm (in)	外径 mm (in)	長さ mm (in)	互換 コネクタ
SSRT-CC-018(*)	3.18 (0.125)	4.77 (0.188)	6.35 (0.250)	OSTW オスまたは メス
SSRT-CC-332(*)	2.38 (0.094)			
SSRT-CC-116(*)	1.59 (0.063)			
SSRT-CC-132(*)	0.79 (0.032)			

* パッケージ数量を入れてください：5、10、50、100 個入パッケージから選択してください。

中心の数値は 0.75" 長張力緩和チューブ用グロメットの内径を表しています。jp.omega.com をご覧ください。

