
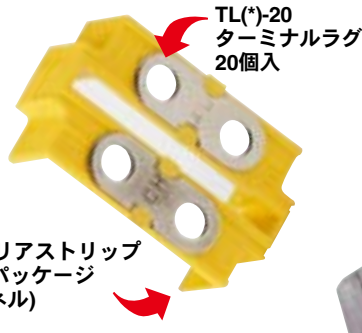
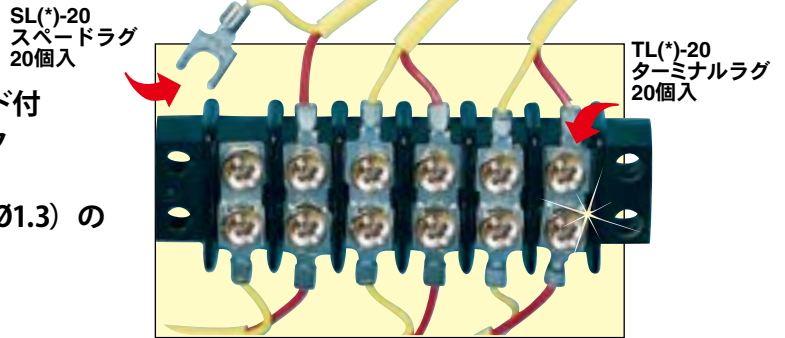


# 熱電対ターミナルラグ バリアストリップ


- 熱電対タイプによる ASTM/ANSI カラーコード付
- BSJ はターミナルラグがセットで 6 個入パック
- コンビネーションフィリップス / スロットネジ
- スペードラグは 24AWG (Ø0.5) ~ 16AWG (Ø1.3) のワイヤに適合

材質：ガラス入りナイロン  
温度範囲：180°C

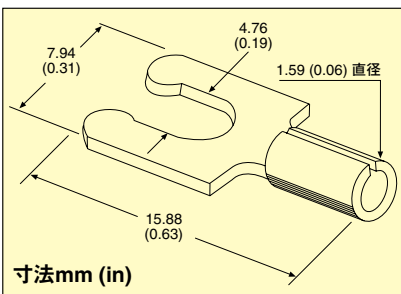

## CRIMPING TOOL

使いやすいラチェットアクション  
熱電対スペースラグの熱電対線への取り付け用。ラチェットの原理で動作します。

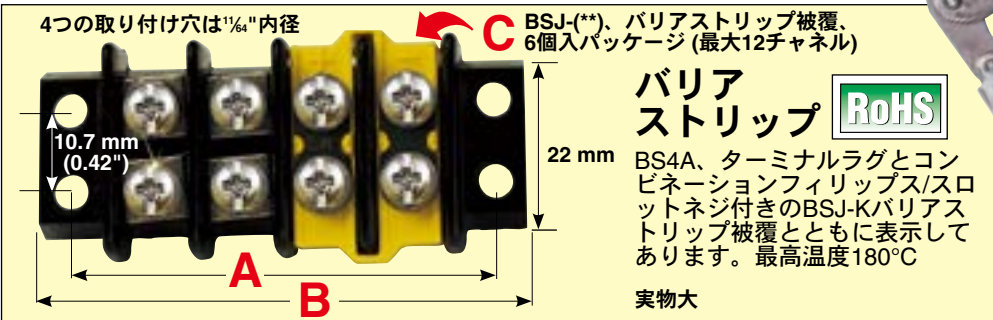

## 合金タイプ

注文コード	熱電対合金材質
CH	CHROMEGA®
AL	ALOMEGA®
IR	鉄
CO	コンスタンタン
CP	銅 (また、R/Sプラスリード)
11	タイプRマイナス補償リード
405	タイプCプラス補償リード
426	タイプCマイナス補償リード
203	タイプDプラス補償リード
225	タイプDマイナス補償リード
200	タイプGプラス補償リード
226	タイプGマイナス補償リード

タイプN (OMEGALLOY®) で今すぐ注文可能

OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®
スペードラグ	SLNP-20	SLNN-20
ターミナルラグ	TLNP-20	TLNN-20

ターミナル数	寸法mm (in)		型番
	A	B	
2	33.34 (1.31)	41.28 (1.63)	BS2A
3	44.45 (1.75)	52.39 (2.06)	BS3A
4	55.55 (2.19)	63.50 (2.50)	BS4A
5	66.80 (2.63)	74.60 (2.94)	BS5A
6	77.79 (3.06)	85.73 (3.38)	BS6A
8	100.08 (3.94)	107.95 (4.25)	BS8A
10	122.24 (4.82)	130.18 (5.13)	BS10A
12	144.47 (5.69)	152.40 (6.00)	BS12A
16	188.92 (7.44)	196.85 (7.75)	BS16A
20	244.48 (9.63)	252.42 (9.94)	BS20A

注：ターミナルラグとスペードラグは別売

## ターミナルラグとスペードラグ

ご注文：[jp.omega.com/tl\\_sl\\_bsj](http://jp.omega.com/tl_sl_bsj)

キー	型番	商品説明
A	TL(*)-20	ターミナルラグ、20個入パッケージ
B	SL(*)-20	スペードラグ、20個入パッケージ (C、D、およびG熱電対タイプは対応不可)
C	BSJ-(**)	ターミナルラグ付きバリアストリップ (最大12チャンネル用に6個入パッケージ)

\* 上記の表から合金タイプを指定してください

\*\* 熱電対の指定：J、K、T、E、R/S、U、またはN